

Innensechskant-Zylinderschrauben

Stahl (einzeln erhältlich)


Wenn Sie große Stückzahlen benötigen, sind Packungen wirtschaftlicher. S. 184

Innensechskant-kopfschrauben



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Härte	Oberflächenbehandlung	Festigkeitsklasse
BCB	EN 1.7220 äquiv.	34-44HRC	Schwarz brüniert	10.9

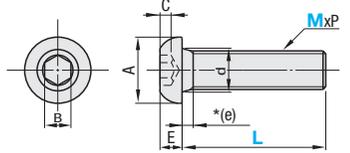

JIS B 1174

* e (unvollständiger Gewindeabschnitt) = Max. 2 Steigungen

MxP (Regelgewinde)	A	E	B	C (min.)	d	(e)
2x0.4	3.5	1.3	1.3	0.6	2.4	0.6
2.5x0.45	4.5	1.5	1.5	0.8	3	0.8
3x0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
4x0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
5x0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
6x1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
8x1.25	14.0	4.4	5	2.6	9.2	2.5
10x1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3.0

* Die Festigkeitsklasse kennzeichnet die Zugfestigkeit der Schrauben.

(Bsp.) 10.9

Daraus ergibt sich, dass der Mindestwert der Fließ- oder Dehngrenze 90% der Zugfestigkeit beträgt. Der Mindestwert der Nennzugfestigkeit beträgt 1040N/mm².

Teilenummer		Stückpreis				Mengen-Rabatt						
Ausführung	M-L	1 ~ 199 Stk.	200 ~ 299 Stk.	300 ~ 499 Stk.	500 ~ 1000 Stk.							
BCB	2-	3										
		4										
	5											
	6											
	8											
	10											
	2.5-	4										
		5										
		6										
		8										
	3-	4										
		5										
		6										
		8										
		10										
		12										
	4-	6										
		8										
		10										
		12										
		15										
		20										
	5-	6										
		8										
		10										
		10										

Teilenummer		Stückpreis				Mengen-Rabatt						
Ausführung	M-L	1 ~ 199 Stk.	200 ~ 299 Stk.	300 ~ 499 Stk.	500 ~ 1000 Stk.							
BCB	5-	12										
		15										
		20										
		25										
		30										
	6-	8										
		10										
		12										
		15										
		20										
	8-	25										
		30										
		35										
		10										
		12										
	10-	15										
		20										
		25										
		30										
		35										
		40										
		40										
		40										
		40										



Ordering Example

Teilenummer
BCB4-10